

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483951



Забивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

CE

St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483951
Тип	BCC 4-7 D24
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	для кабеля, 19-24 мм
Производитель	OBO
Размер	4-7mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483951



Размеры

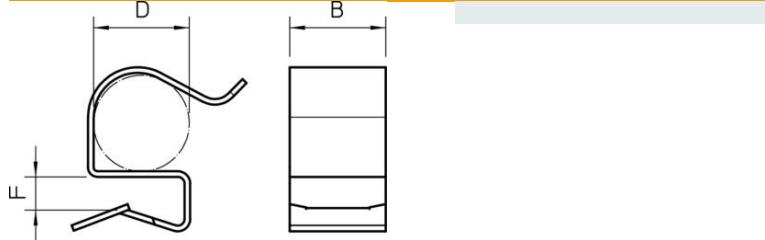

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Толщина фланца F макс.	7 мм
Толщина фланца F мин.	4 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	24 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	19 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет