

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483955



Забивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483955
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	для кабеля, 25-30 мм
Производитель	OBO
Размер	4-7mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483955



Размеры

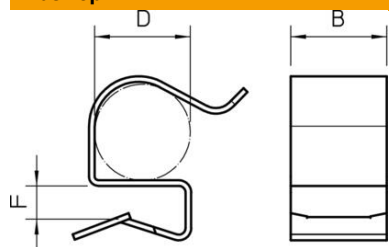

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Толщина фланца F макс.	7 мм
Толщина фланца F мин.	4 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	30 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	25 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет