


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483681



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

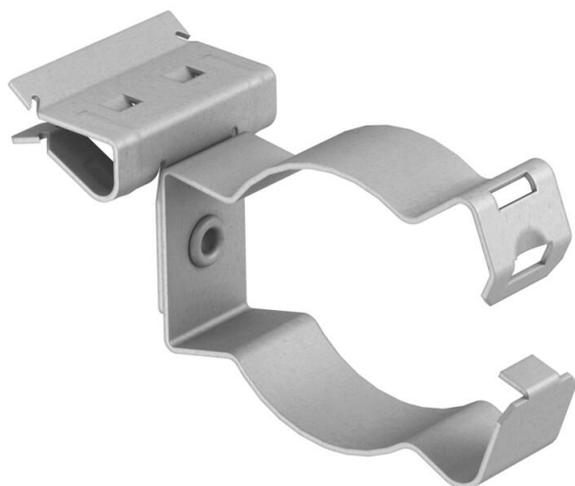

CE

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483681
Тип	ВСНПС 2-4 D20
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с зажимом для трубы 18-24 мм
Производитель	OBO
Размер	2-4mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483681



Размеры

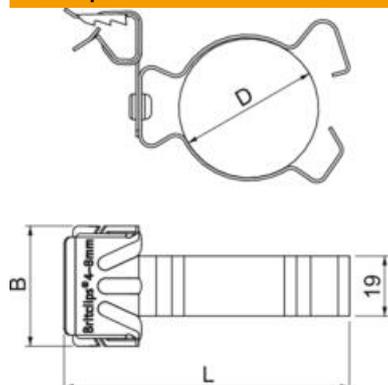

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	4 мм
Толщина фланца F мин.	2 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	24 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	18 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет