


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483693



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

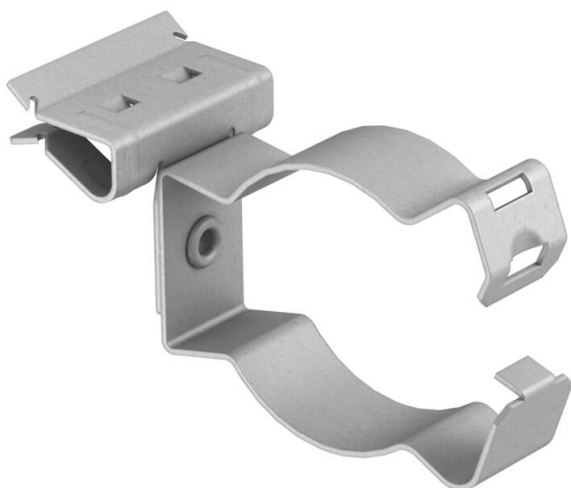

St	Сталь
ZL	Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483693
Тип	ВСНРС 4-8 D40
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с зажимом для трубы 36-40 мм
Производитель	OBO
Размер	4-8mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483693



Размеры

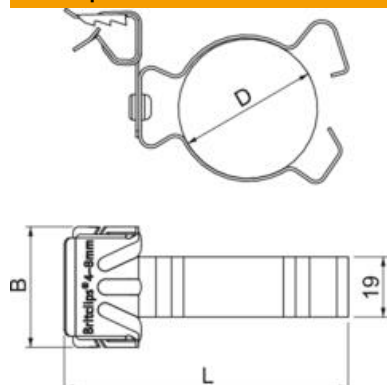

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	8 мм
Толщина фланца F мин.	4 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	40 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	36 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет