


# Технический паспорт

## Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483831



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

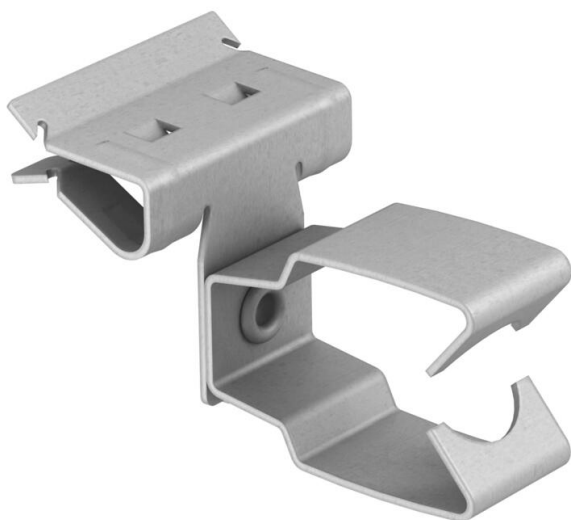

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Артикульный номер           | 1483831                   |
| Тип                         | ВСНРО 8-14 D20            |
| Обозначение 1               | Балочный зажим            |
| Обозначение 2               | с зажимом для трубы 20 мм |
| Производитель               | OBO                       |
| Размер                      | 8-14mm                    |
| Материал                    | Сталь                     |
| Поверхность                 | Цинк-ламельное покрытие   |
| Стандарт поверхности        |                           |
| Минимальная единица продажи | 50                        |
| Единица расхода             | Шт.                       |
| Масса                       | 3,2 кг                    |
| Единица веса                | кг/100 шт.                |


# Технический паспорт

## Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483831



### Размеры

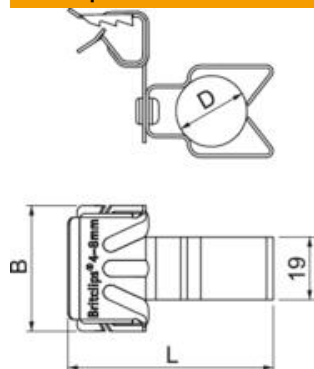

### Технические характеристики

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Вид/деталь подключения    | Труба/кабель |
| Вид крепления             | Зажимать     |
| Разрушающая нагрузка      | 0,11 кН      |
| Толщина фланца F макс.    | 14 мм        |
| Толщина фланца F мин.     | 8 мм         |
| Диаметр трубы/кабеля мин. | 20 мм        |
| Шарнир регулируемый       | нет          |
| Конец шарнира             | нет          |