

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483833



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



CE

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483833
Тип	ВСНРО 8-14 D25
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с зажимом для трубы 25 мм
Производитель	OBO
Размер	8-14mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483833



Размеры

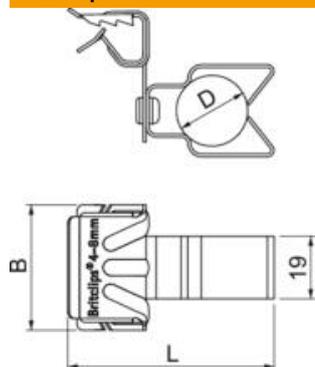

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,11 кН
Толщина фланца F макс.	14 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	25 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет