

Технический паспорт

Балочный зажим для стержня с резьбой

Артикульный номер: 1483661



Балочный зажим с резьбовым стержнем в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483661
Тип	BCTR 4-8 M6
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с стержней с резьбой M6
Производитель	OBO
Размер	4-8mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для стержня с резьбой

Артикульный номер: 1483661



Размеры

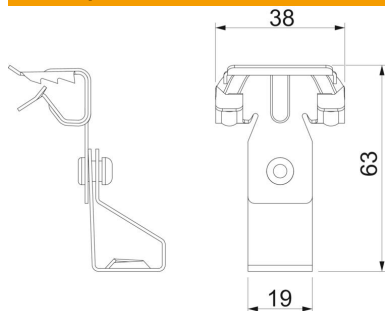

Размер B	38 мм
Размер L	63 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,65 кН
Толщина фланца F макс.	8 мм
Толщина фланца F мин.	4 мм
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет