


# Технический паспорт

## Балочный зажим с внутренней резьбой

Артикульный номер: 1483625



Балочный зажим с внутренней резьбой для крепления на опоре.

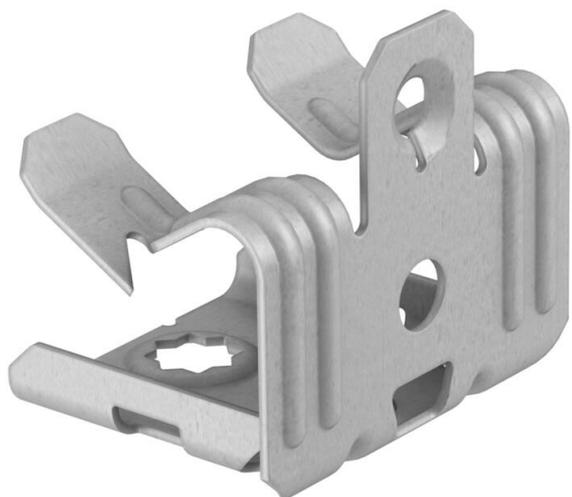

CE

- St Сталь
- ZL Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1483625
Тип	BCU1T 14-20 M6
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с внутренней резьбой M6
Производитель	OBO
Размер	14-20mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Балочный зажим с внутренней резьбой

Артикульный номер: 1483625



### Размеры

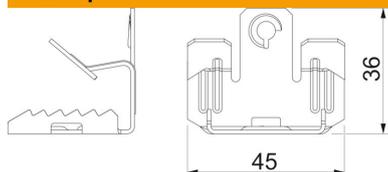

Размер B	45 мм
Размер L	36 мм

### Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Зажимать
Монтажное отверстие	7 мм
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	20 мм
Толщина фланца F мин.	14 мм
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет