


Технический паспорт

Балочный зажим с внутренней резьбой

Артикульный номер: 1483623



Балочный зажим с внутренней резьбой для крепления на опоре.

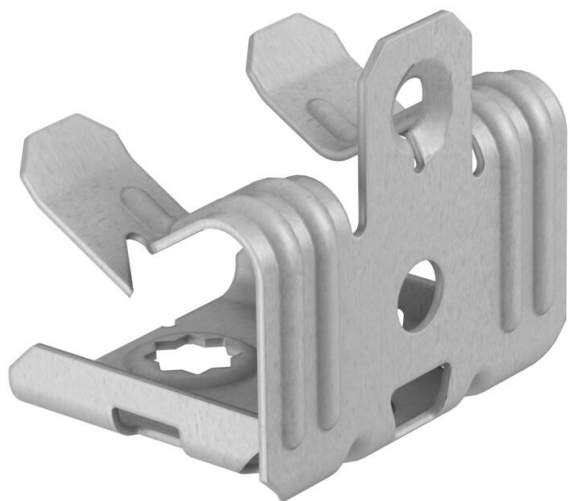

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483623
Тип	BCUIT 8-12,5 M6
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с внутренней резьбой M6
Производитель	OBO
Размер	8-12,5mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,45 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим с внутренней резьбой

Артикульный номер: 1483623



Размеры

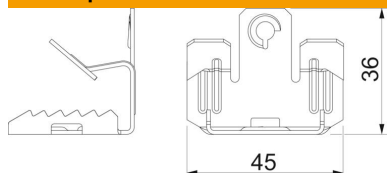

Размер B	45 мм
Размер L	36 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Зажимать
Монтажное отверстие	7 мм
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	12 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет