


# Технический паспорт

Балочный зажим с болтами и с внутренней резьбой

Артикульный номер: 1483631



Балочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.

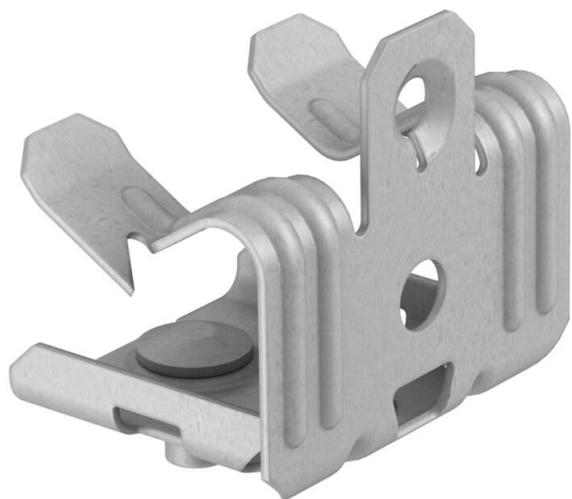

CE

- St Сталь
- ZL Цинк-ламельное покрытие

## Исходные данные

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Артикульный номер           | 1483631                   |
| Тип                         | BCUTB 3-7 M6              |
| Обозначение 1               | Балочный зажим            |
| Обозначение 2               | с болтом с резьбой M6x9mm |
| Производитель               | OBO                       |
| Размер                      | 3-7mm                     |
| Цвет                        | цинковый                  |
| Материал                    | Сталь                     |
| Поверхность                 | Цинк-ламельное покрытие   |
| Стандарт поверхности        |                           |
| Минимальная единица продажи | 100                       |
| Единица расхода             | Шт.                       |
| Масса                       | 2,85 кг                   |
| Единица веса                | кг/100 шт.                |


# Технический паспорт

Балочный зажим с болтами и с внутренней резьбой

Артикульный номер: 1483631



## Размеры

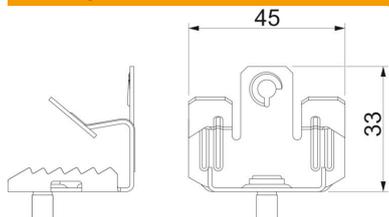

|          |       |
|----------|-------|
| Размер B | 45 мм |
| Размер L | 33 мм |

## Технические характеристики

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Вид/деталь подключения | Резьба    |
| Вид крепления          | Зажимать  |
| Разрушающая нагрузка   | 0,45 кН   |
| Толщина фланца F макс. | 7 мм      |
| Толщина фланца F мин.  | 3 мм      |
| Резьба                 | M6 x 9 mm |
| Метрическая резьба     | 6         |
| Шарнир регулируемый    | нет       |
| Конец шарнира          | нет       |