

Технический паспорт

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикульный номер: 1483607



Забивной балочный зажим с монтажным отверстием в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

CE

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483607
Тип	BCVH 14-20
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с крепежным отверстием
Производитель	OBO
Размер	14-20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,95 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикульный номер: 1483607



Размеры

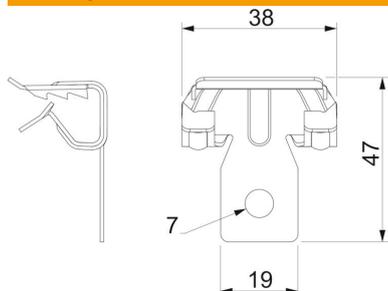

Размер B	38 мм
Размер E	7 мм
Размер L	47 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Отверстие
Вид крепления	Зажимать
Монтажное отверстие	6,5 мм
Разрушающая нагрузка	0,95 кН
Толщина фланца F макс.	20 мм
Толщина фланца F мин.	14 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет