

Технический паспорт

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикульный номер: 1483603



Забивной балочный зажим с монтажным отверстием в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

CE

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Артикульный номер | 1483603 |
| Тип | BCVN 4-8 |
| Обозначение 1 | Балочный зажим |
| Обозначение 2 | с крепежным отверстием |
| Производитель | OBO |
| Размер | 4-8mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Цинк-ламельное покрытие |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 100 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,66 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикульный номер: 1483603



Размеры

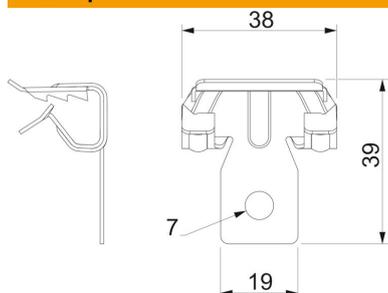

| | |
|----------|-------|
| Размер B | 38 мм |
| Размер E | 7 мм |
| Размер L | 39 мм |

Технические характеристики

| | |
|------------------------|-----------|
| Вид/деталь подключения | Отверстие |
| Вид крепления | Зажимать |
| Монтажное отверстие | 6,5 мм |
| Разрушающая нагрузка | 0,95 кН |
| Толщина фланца F макс. | 8 мм |
| Толщина фланца F мин. | 4 мм |
| Шарнир регулируемый | нет |
| Конец шарнира | нет |