

# Технический паспорт

## Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикульный номер: 1483605



Забивной балочный зажим с монтажным отверстием в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

CE

St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1483605
Тип	BCVH 8-14
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с крепежным отверстием
Производитель	OBO
Размер	8-14mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикульный номер: 1483605



## Размеры

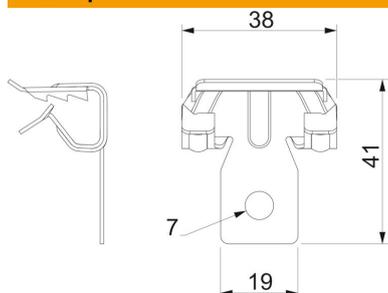

Размер B	38 мм
Размер E	7 мм
Размер L	41 мм

## Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Отверстие
Вид крепления	Зажимать
Монтажное отверстие	6,5 мм
Разрушающая нагрузка	0,95 кН
Толщина фланца F макс.	14 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет