

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483803



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

CE

St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483803
Тип	BCVPC 14-20 D25
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с ниж.зажимом д.трубы 22-26 мм
Производитель	OBO
Размер	14-20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483803



Размеры

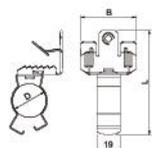

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	20 мм
Толщина фланца F мин.	14 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	25 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	23 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет