

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483781



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483781
Тип	BCVPC 3-7 D20
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с ниж.зажимом д.трубы 18-24 мм
Производитель	OBO
Размер	3-7mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483781



Размеры

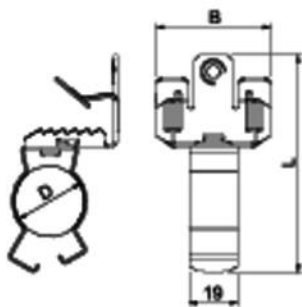

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	7 мм
Толщина фланца F мин.	3 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	22 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	19 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет