

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483787



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

CE

St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 1483787 |
| Тип | BCVPC 3-7 D40 |
| Обозначение 1 | Балочный зажим |
| Обозначение 2 | с ниж.зажимом д.трубы 36-40 мм |
| Производитель | OBO |
| Размер | 3-7mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Цинк-ламельное покрытие |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 50 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 5,6 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483787



Размеры

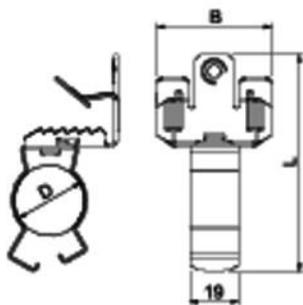

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|--------------|
| Вид/деталь подключения | Труба/кабель |
| Вид крепления | Зажимать |
| Разрушающая нагрузка | 0,45 кН |
| Толщина фланца F макс. | 7 мм |
| Толщина фланца F мин. | 3 мм |
| Диаметр трубы/кабеля макс. | 40 мм |
| Диаметр трубы/кабеля мин. | 33 мм |
| Шарнир регулируемый | нет |
| Конец шарнира | нет |