

# Технический паспорт

## Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483795



Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1483795
Тип	BCVPC 8-12,5 D32
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с ниж.зажимом д.трубы 30-32 мм
Производитель	OBO
Размер	8-12,5mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483795



### Размеры

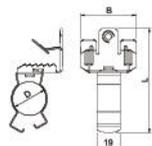

### Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	12,5 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	32 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	26 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет