


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483757

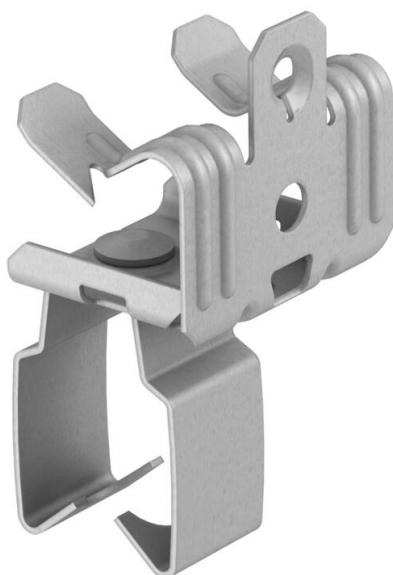

Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St	Сталь
ZL	Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483757
Тип	BCVPPO 3-7 D32
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с ниж.зажимом д.трубы 32 мм
Производитель	OBO
Размер	3-7mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483757



Размеры

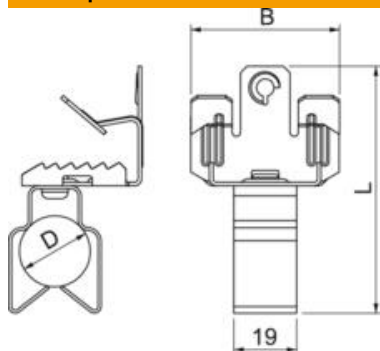

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,11 кН
Толщина фланца F макс.	7 мм
Толщина фланца F мин.	3 мм
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Диаметр трубы/кабеля мин.	32 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет