


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483761

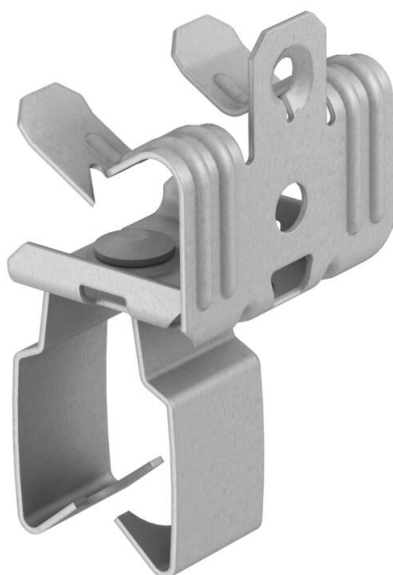

Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St	Сталь
ZL	Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483761
Тип	BCVPPO 8-12,5 D20
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с ниж.зажимом д.трубы 20 мм
Производитель	OBO
Размер	8-12,5mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483761



Размеры

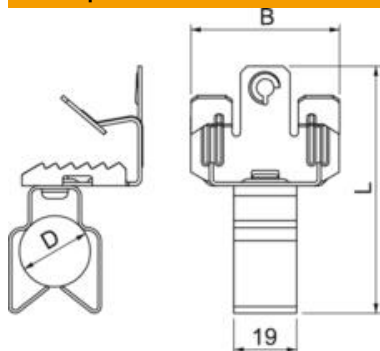

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,11 кН
Толщина фланца F макс.	12,5 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Диаметр трубы/кабеля мин.	20 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет