

Технический паспорт

Балочный зажим с болтами с резьбой

Артикульный номер: 1483611



Балочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483611
Тип	BCVTB 2-4 M6
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с болтом с резьбой M6x9mm
Производитель	OBO
Размер	2-4mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим с болтами с резьбой

Артикульный номер: 1483611



Размеры

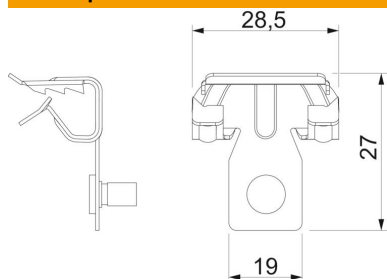

Размер B	28,5 мм
Размер L	27 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	4 мм
Толщина фланца F мин.	2 мм
Резьба	M6 x 9mm
Метрическая резьба	6
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет