

Технический паспорт

Балочный зажим с болтами с резьбой

Артикульный номер: 1483615



Балочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483615
Тип	BCVTB 8-14 M6
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с болтом с резьбой M6x9mm
Производитель	OBO
Размер	8-14mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим с болтами с резьбой

Артикульный номер: 1483615



Размеры

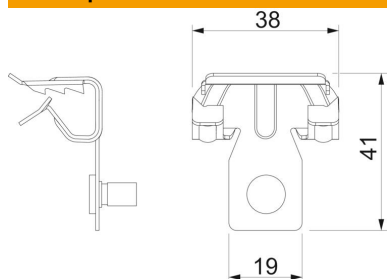

Размер B	38 мм
Размер L	41 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	14 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Резьба	M6 x 9mm
Метрическая резьба	6
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет