

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° FT

Артикульный номер: 6239261



Крышка с поворотными фиксаторами для угловых секций кабельного лотка лестничного типа 90°.



CE UK  
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6239261
Тип	BD 90 200 R5 FT
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для Угловая секция LB 90
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	330 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	13,1404 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° FT

### Артикульный номер: 6239261

**OBO**  
BETTERMANN

#### Размеры

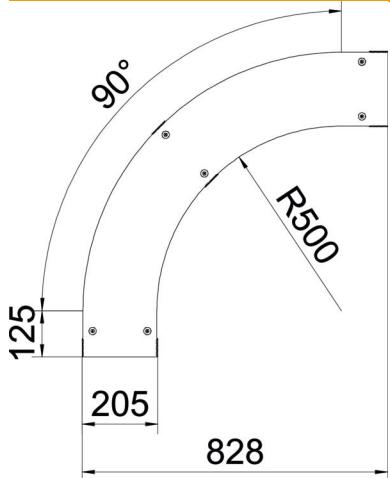

Ширина	200 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	200 мм

#### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, проравленная	нет
Конец шарнира	нет