


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° FT

### Артикульный номер: 6239265

**OBO**  
BETTERMANN

Крышка с поворотными фиксаторами для угловых секций кабельного лотка лестничного типа 90°.

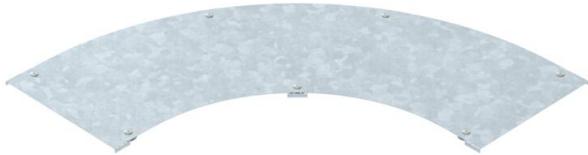

CE UK  
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

#### Исходные данные

Артикульный номер	6239265
Тип	BD 90 400 R5 FT
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для Угловая секция LB 90
Производитель	ОВО
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	720 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	25,9586 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° FT

### Артикульный номер: 6239265

**OBO**  
BETTERMANN

#### Размеры

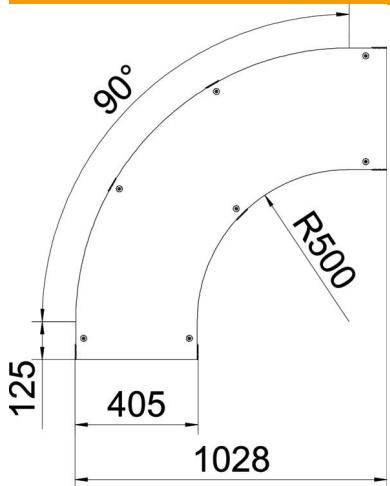

Ширина	400 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	400 мм

#### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет