

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083618



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FR5B M6x12, которые необходимо заказать отдельно.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7083618
Тип	BEV 100 DD
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	4,599 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1438 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

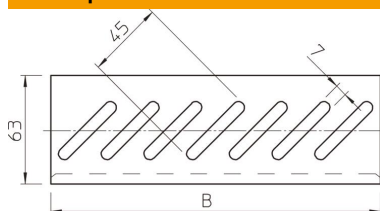

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Размер B	100 мм

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083618



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет