

# Технический паспорт

## Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083157



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.  
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.  
Для каждой вставной пластины необходимо отдельно заказывать болты с полукруглой плоской головкой типа FRS M6 x 12 мм.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7083157
Тип	BEV 150 FS
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,983 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2032 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

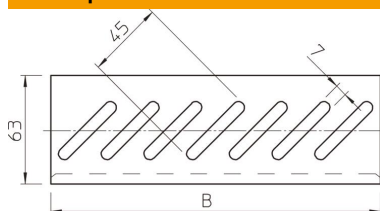

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Размер B	150 мм

# Технический паспорт

Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083157



## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет