

# Технический паспорт

## Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083203



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.

Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.

Для каждой вставной пластины необходимо отдельно заказывать болты с полукруглой плоской головкой типа FRS M6 x 12 мм.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7083203
Тип	BEV 200 FS
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,367 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2772 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

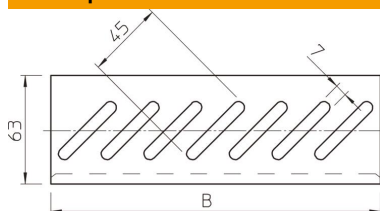

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Размер B	200 мм

# Технический паспорт

Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083203



## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет