

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083630



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FR5B M6x12, которые необходимо заказать отдельно.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7083630
Тип	BEV 300 DD
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	V300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	14,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,403 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

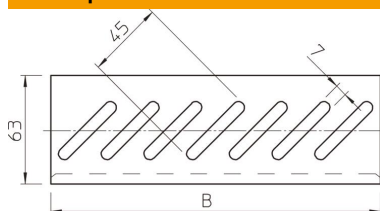

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Размер B	300 мм

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083630



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет