

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083634



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FR5B M6x12, которые необходимо заказать отдельно.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7083634
Тип	BEV 400 DD
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	18,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,535 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

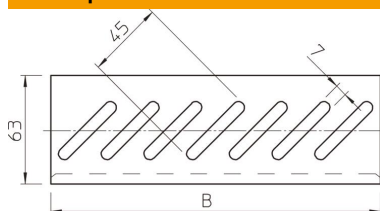

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Размер B	400 мм

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083634



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет