

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083638



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7083638
Тип	BEV 500 DD
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	23,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6811 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

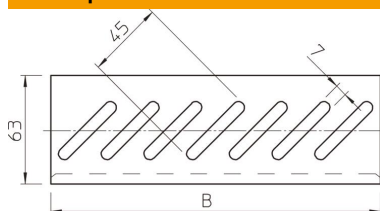

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Размер B	500 мм

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083638



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет