

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083640



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7083640
Тип	BEV 550 DD
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B550mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	26,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

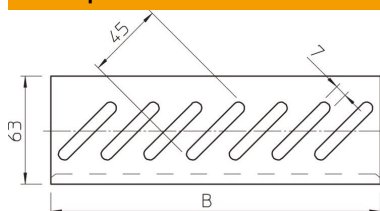

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Размер B	550 мм

Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083640



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет