

Технический паспорт

Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083556



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
Для каждой вставной пластины необходимо отдельно заказывать болты с полукруглой плоской головкой типа FRS M6 x 12 мм.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7083556 |
| Обозначение 1 | Пластина |
| Обозначение 2 | для кабельного лотка |
| Производитель | OBO |
| Размер | B550mm |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 26,1 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры

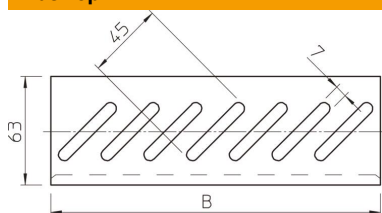

| | |
|----------|--------|
| Ширина | 550 мм |
| Ширина | 22 in |
| Размер B | 550 мм |

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----|
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |