

# Технический паспорт

## Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083642



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.  
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.




**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7083642
Тип	BEV 600 DD
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	V600mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	28,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,8078 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

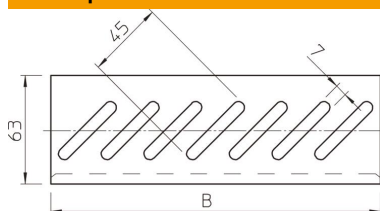

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Размер B	600 мм

# Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 7083642



## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет