

Технический паспорт

Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083602



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
Для каждой вставной пластины необходимо отдельно заказывать болты с полукруглой плоской головкой типа FRS M6 x 12 мм.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7083602
Тип	BE6 600 FS
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	28,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,8021 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

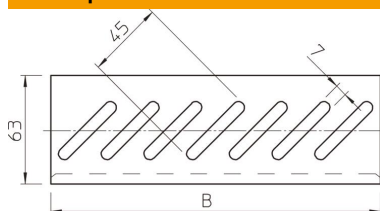

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Размер B	600 мм

Технический паспорт

Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083602



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет