


Технический паспорт

Фиксатор BFK 132 вертикальный

Артикульный номер: 6003880



Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система
располагается вертикально.

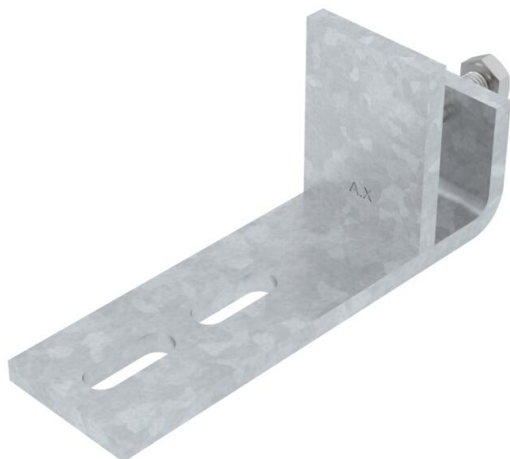

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6003880
Тип	BFK 132 58 FT
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 20 мм
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	39 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,9018 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор ВFK 132 вертикальный



Артикульный номер: 6003880

Размеры

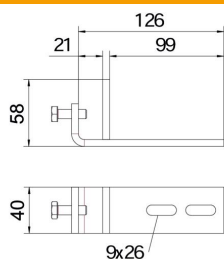

Ширина	132 мм
Высота	20 мм
Размер В	132 мм
Размер b	99 мм
Размер В1	99 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Подходит для форм профиля	С-образный профиль