

Технический паспорт

Фиксатор горизонтальный BFK 153 A2

Артикульный номер: 6003873



Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система
располагается горизонтально.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6003873
Тип	BFK 153 33 A2
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 20 мм
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	37,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,9526 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 

Технический паспорт

Фиксатор горизонтальный BFK 153 A2

Артикульный номер: 6003873



Размеры

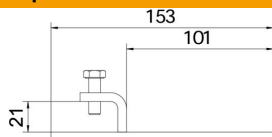

Ширина	153 мм
Высота	20 мм
Размер В	153 мм
Размер b	101 мм
Размер В1	101 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Подходит для форм профиля	C-образный профиль