


Технический паспорт

Фиксатор BFK 187 горизонтальный

Артикульный номер: 6003892



Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система
располагается горизонтально.

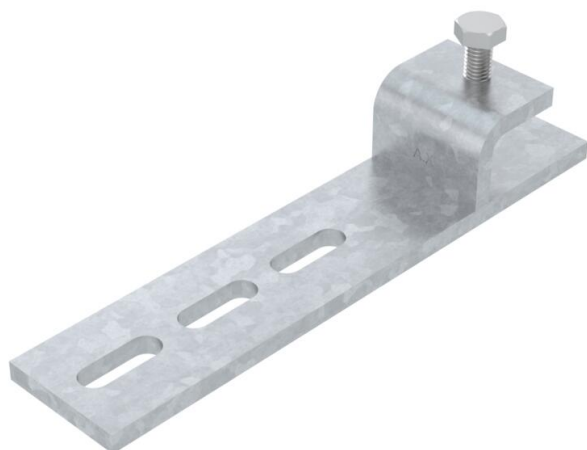

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6003892
Тип	BFK 187 33 FT
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 20 мм
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	43 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,999 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 

Технический паспорт

Фиксатор ВFK 187 горизонтальный

Артикульный номер: 6003892



Размеры

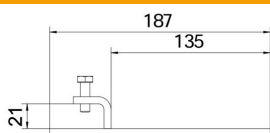

Ширина	187 мм
Высота	20 мм
Размер В	187 мм
Размер b	135 мм
Размер В1	135 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Подходит для форм профиля	С-образный профиль