


# Технический паспорт

## Крепежная скоба

Артикульный номер: 6356362



Крепежная скоба для крепления стоек.

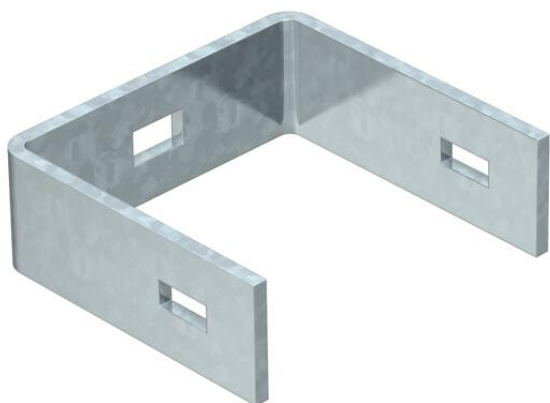

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6356362
Тип	BF 140 10 FT
Обозначение 1	Крепежная скоба
Обозначение 2	стойки подвед питан к эл/обор
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	50 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,2836 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба

Артикульный номер: 6356362



### Размеры

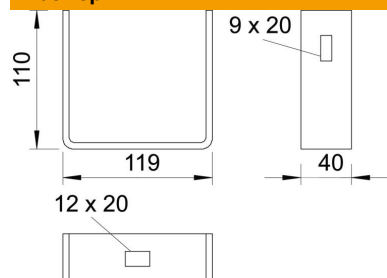

Длина	110 мм
Ширина	119 мм
Высота	40 мм

### Технические характеристики

Вид аксессуаров	Крепежный уголок
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет