


# Технический паспорт

## Основной профиль ВКК 104, А2



Артикульный номер: 6070779

Основной профиль ВКК для создания отдельных кабельных лотков.

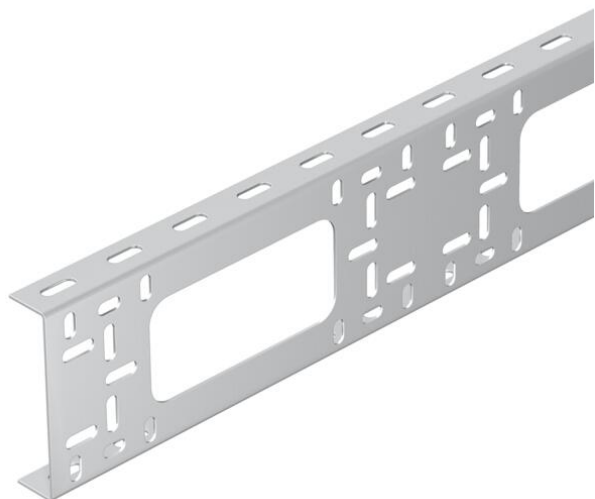

CE

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6070779
Тип	ВКК 104 А2
Обозначение 1	Основной профиль ВКК
Производитель	OBO
Размер	25x104x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	126,667 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	8,3425 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

## Основной профиль ВКК 104, А2

Артикульный номер: 6070779



### Размеры

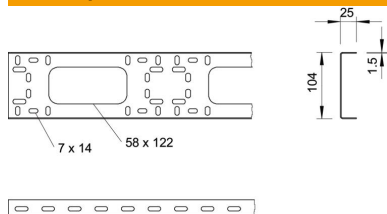

Длина	3 000 мм
Толщина листа	1,5 мм

### Технические характеристики

Монтажное отверстие в основании	нет
Боковая перфорация	да