


Технический паспорт

Основной профиль ВКК, стандартный

Артикульный номер: 6070248

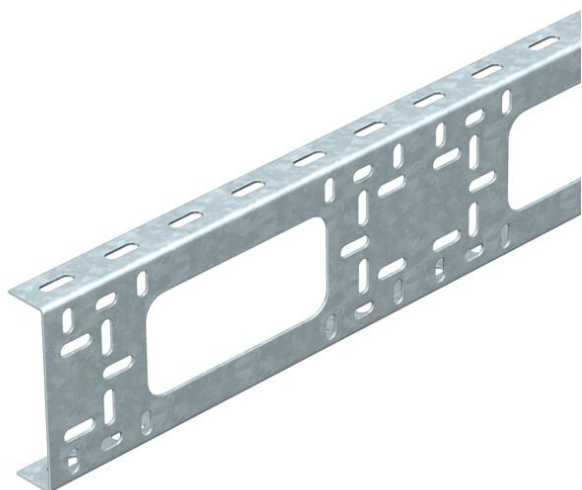

Основной профиль ВКК перфорированный для создания отдельных кабельных лотков.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6070248
Тип	ВКК 104 FT
Обозначение 1	Основной профиль ВКК
Производитель	OBO
Размер	25x104x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	126,666 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,6672 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Основной профиль ВКК, стандартный

Артикульный номер: 6070248



Размеры

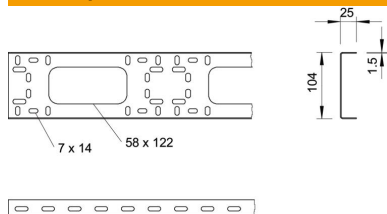

Длина	3 000 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Монтажное отверстие в основании	да
Боковая перфорация	да