

Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикульный номер: 7215324



Разделительный уголок для настенного монтажа противопожарного канала PYROLINE® Con D BSK, тип BSK 091016 и тип BSK 121016. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7215324
Обозначение 1	Разделительный уголок
Обозначение 2	для огнестойкого канала BSK
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	12,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикульный номер: 7215324



Размеры

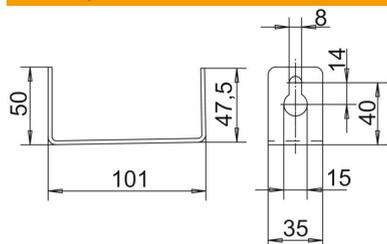

Размер A	40 мм
Размер B	101 мм
Размер h	47,5 мм
Размер Н	50 мм

Технические характеристики

Вид крепления	привинчиваемый
Ширина канала, внутренняя	160 мм
Высота канала, внутренняя	105 мм