

Технический паспорт

Розетка СЕЕ, 16 А

Артикульный номер: 6109874



Розетка СЕЕ с крепежным пазом 60 мм, 3-полюсная+N+PE, 400 В, 16 А, 6 ч.



Исходные данные

Артикульный номер	6109874
Тип	СЕЕ-16А
Обозначение 1	Штекерный разъём
Обозначение 2	3-полюсный+N+PE 400 В 16 А
Производитель	OBO
Размер	75x75x72
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	19,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1064 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Розетка СЕЕ, 16 А

Артикульный номер: 6109874



Размеры

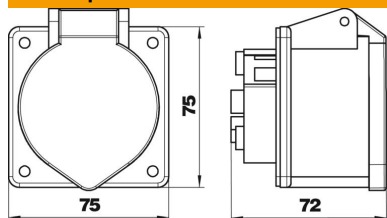

Длина	72 мм
Ширина	75 мм
Высота	75 мм

Технические характеристики

Исполнение для военных целей	нет
Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	16 A
Количество полюсов	5
Вид защиты	IP44
Направление вставки	прямой
Напряжение согласно EN 60309-2	400 В (50+60 Гц) красный
Подключение	безвинтовая клемма
Ввод кабеля	Прочее
Расстояние между отверстиями по горизонтали	60 мм
Расстояние между отверстиями по вертикали	60 мм
Размер фланца по горизонтали	75 мм
Размер вертикального фланца	75 мм