


Технический паспорт

Розетка CEE, 32 А

Артикульный номер: 6109876

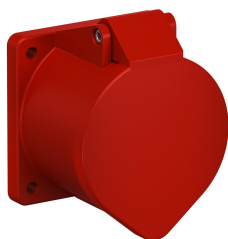

Розетка CEE с крепежным пазом 60 мм, 3-полюсная+N+PE, 400 В, 32 А, 6 ч.

CE

Исходные данные

Артикульный номер	6109876
Тип	CEE-32A
Обозначение 1	Штекерный разъем
Обозначение 2	3-полюсный+N+PE 400 В 32 А
Производитель	OBO
Размер	75x75x72
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	20,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0996 кг CO ₂ e / 1 шт.


Технический паспорт

Розетка CEE, 32 А

Артикульный номер: 6109876



Размеры

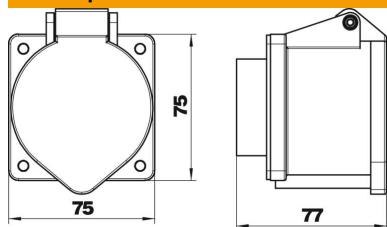

Длина	77 мм
Ширина	75 мм
Высота	75 мм

Технические характеристики

Исполнение для военных целей	нет
Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	32 A
Количество полюсов	5
Вид защиты	IP44
Направление вставки	прямой
Напряжение согласно EN 60309-2	400 В (50+60 Гц) красный
Подключение	Винтовой зажим
Ввод кабеля	Прочее
Расстояние между отверстиями по горизонтали	60 мм
Расстояние между отверстиями по вертикали	60 мм
Размер фланца по горизонтали	75 мм
Размер вертикального фланца	75 мм