


# Технический паспорт

## С-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017436



Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм. Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

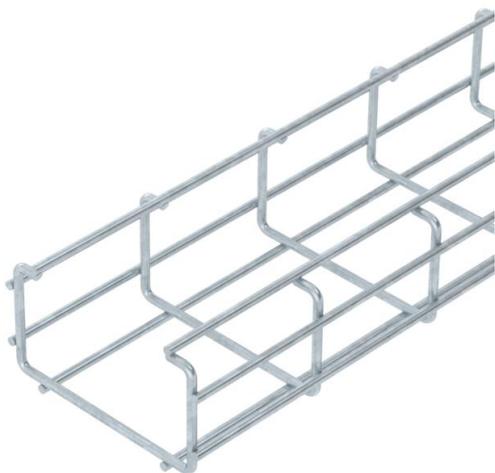

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6017436
Тип	CGR 50 100 FT
Обозначение 1	С-образный проволочный лоток
Производитель	OBO
Размер	50x100x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	139,1 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

C-образный проволочный лоток CGR 50 FT




Артикульный номер: 6017436

## Размеры

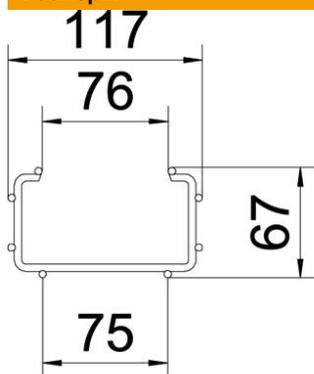

Длина	3 000 мм
Ширина	100 мм
Ширина	3,94 in
Высота	50 мм
Высота	1,97 in
Размер А	76 мм
Размер В	117 мм
Размер Н	67 мм
Размер I1	75 мм

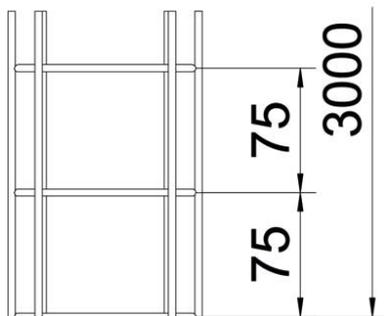

## Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	34 см <sup>2</sup>
Полезное поперечное сечение	3400 мм <sup>2</sup>
Форма профиля	C-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

# Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017436



## Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2 м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,95 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,6 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,35 кН/м