


Технический паспорт

Перекладина CKD 40

Артикульный номер: 6008285



Перекладина CKD40 для кабельных лотков лестничного для больших нагрузок типа и стойки IS 8.
Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.

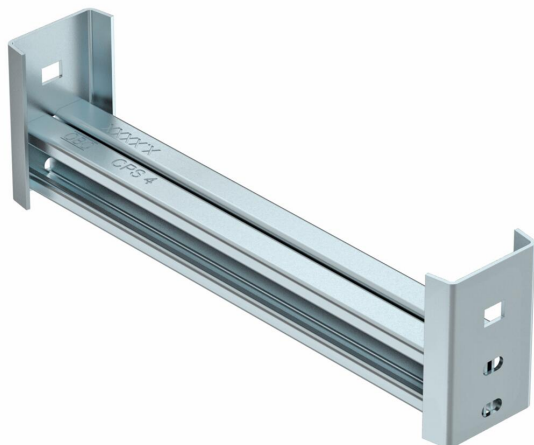

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6008285
Тип	CKD 40 80 FT
Обозначение 1	C-образная перекладина
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	B754mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	275 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Перекладина СКД 40

Артикульный номер: 6008285



Размеры



Размер Ш×В	2 x 40 x 22,5 мм
Длина	754 мм
Ширина	754 мм
Высота	100 мм



Технические характеристики

Прочность материала	2 мм
Ширина шлица	18 мм