


Технический паспорт

Перекладина СК 40

Артикульный номер: 6008232

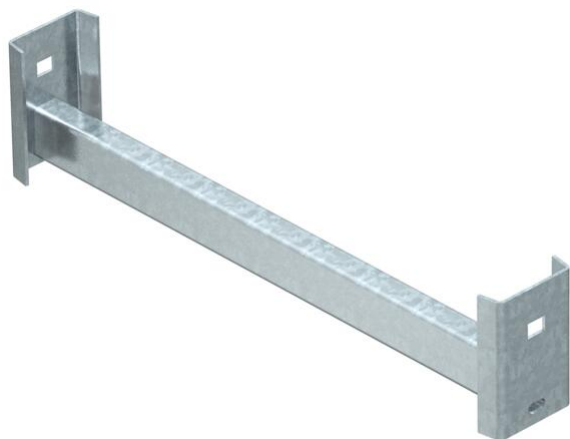

Перекладина С40 для усиленных вертикальных кабельных лотков
лестничного типа и стоек IS 8.
Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6008232
Тип	СК 40 30 FT
Обозначение 1	С-образная перекладина
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	B254mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	95,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Перекладина СК 40

Артикульный номер: 6008232



Размеры

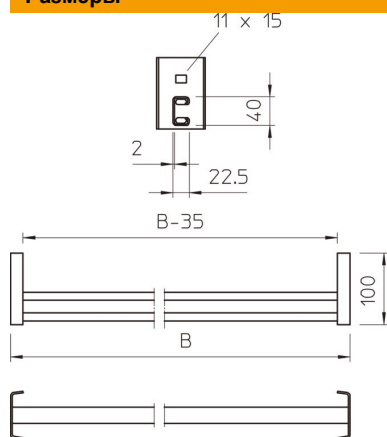

Размер Ш×В	40 x 22,5 мм
Длина	254 мм
Ширина	254 мм
Высота	100 мм

Технические характеристики

Прочность материала	2 мм
Ширина шлица	18 мм