


Технический паспорт

Перекладина СК 40

Артикульный номер: 6008275

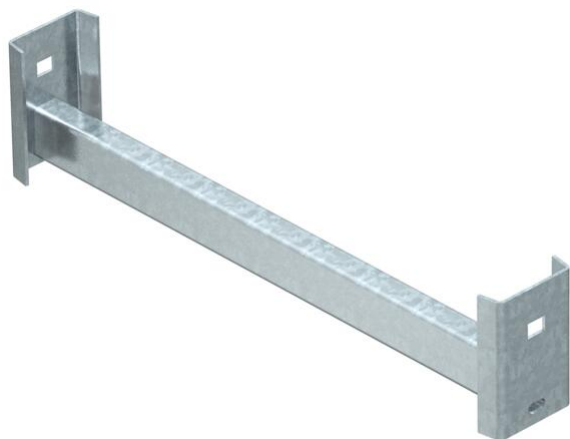

Перекладина C40 для усиленных вертикальных кабельных лотков
лестничного типа и стоек IS 8.
Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6008275
Тип	СК 40 70 FT
Обозначение 1	С-образная перекладина
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	B654mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	145,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,9897 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Переключатель СК 40

Артикул: 6008275



Размеры

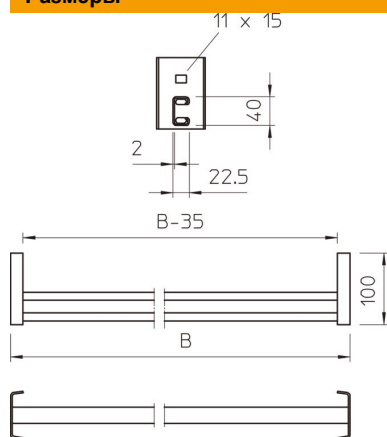

Размер Ш×В	40 x 22,5 мм
Длина	654 мм
Ширина	654 мм
Высота	100 мм

Технические характеристики

Прочность материала	2 мм
Ширина шлица	18 мм