


Технический паспорт

Перекладина СК 40

Артикульный номер: 6008283

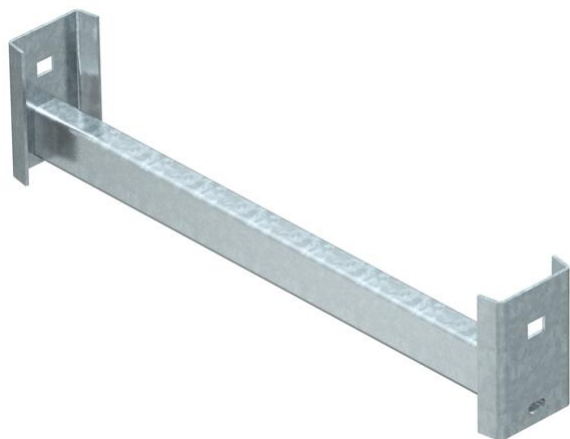

Перекладина C40 для усиленных вертикальных кабельных лотков
лестничного типа и стоек IS 8.
Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6008283
Тип	СК 40 80 FT
Обозначение 1	С-образная перекладина
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	B754mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	162 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Переключатель СК 40

Артикул: 6008283



Размеры

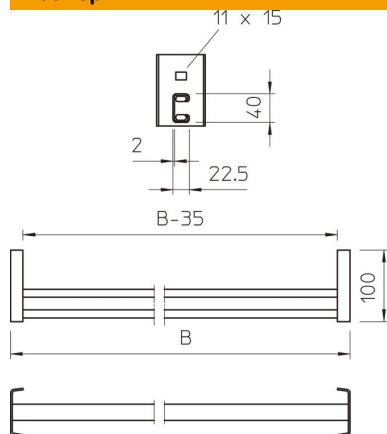

Размер Ш×В	40 x 22,5 мм
Длина	754 мм
Ширина	754 мм
Высота	100 мм

Технические характеристики

Прочность материала	2 мм
Ширина шлица	18 мм