

Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147016



Скользящая гайка для использования вместе с профильной рейкой CL2008



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие


Исходные данные

Артикульный номер	1147016
Тип	CL20SN M6 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки CL2008
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,503 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0006 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	17 мм
Ширина	10,5 мм
Высота	4 мм

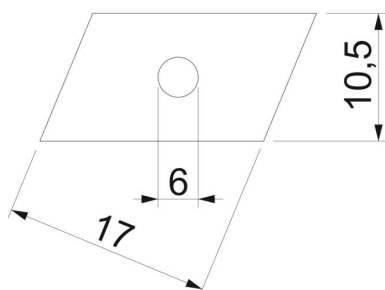

Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147016



Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
С пружиной	нет