


# Технический паспорт

## Болт с прямоугольной головкой

Артикульный номер: 1148020



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки CL2712

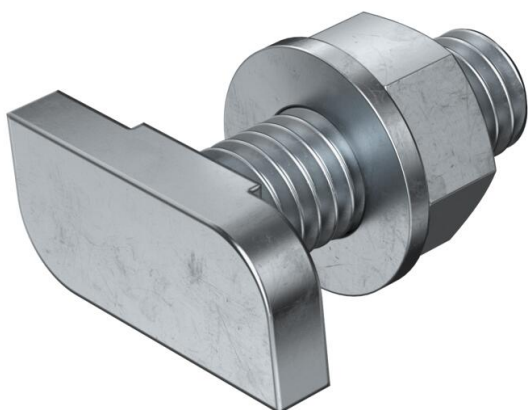

**St** Сталь

**ZL** Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1148020
Тип	CL27HB M5x25 ZL
Обозначение 1	Болт с прямоугольной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки CL2712
Производитель	OBO
Размер	M5x25mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0325 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Болт с прямоугольной головкой




Артикульный номер: 1148020

### Размеры

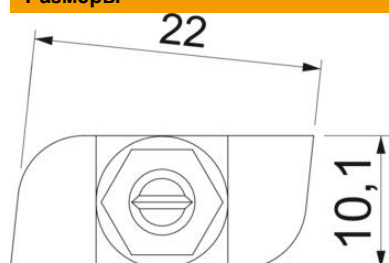

Длина	23 мм
Ширина	10,1 мм
Высота	4 мм

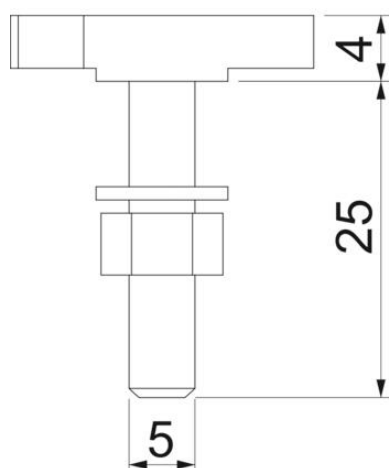

### Технические характеристики

Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 5 x 25mm
Метрическая резьба	5