

Технический паспорт

Потолочная профильная скоба - CPC

Артикульный номер: 1483995



Балочный зажим с резьбовым болтом

CE


St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Артикульный номер | 1483995 |
| Тип | CPC M6x25 |
| Обозначение 1 | Потолочная профильная скоба |
| Обозначение 2 | с резьбовым болтом |
| Производитель | OBO |
| Размер | M6x25mm |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Цинк-ламельное покрытие |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 100 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,25 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры

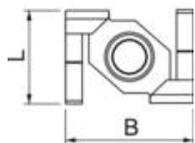

Технические характеристики

| | |
|----------------------|------------|
| Разрушающая нагрузка | 0,22 кН |
| Резьба | M6 x 25 mm |
| Метрическая резьба | 6 |